

Geteiltes Stehlager für Vierkantprofil: ESQM



Bestellschlüssel

Typ

Größe [mm]

E SQ M-GT 110





Maßreihe E

Stehlager für
Vierkantprofil

metrisch

geteilt

Kantenlänge

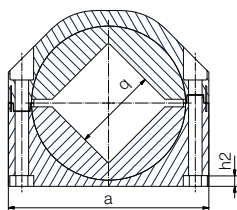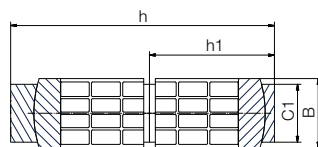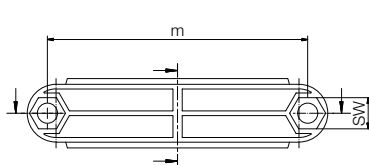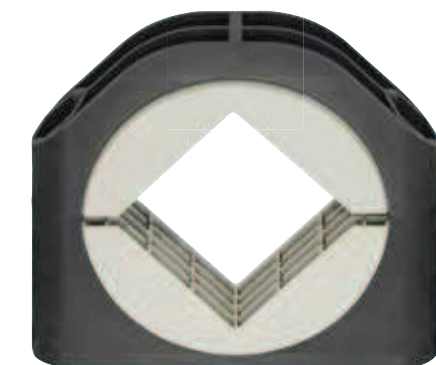

Material:

Gehäuse: igumid G ► Seite 1496

Kalotte: iglidur® J4 ► Seite 1494

- Profil 110 x 110 mm
- Geteilte Ausführung von Gehäuse und Kugelkalotte
- Einfache Montage und Demontage
- Hohe Belastungen
- Geringes Gewicht
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern

Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	q +1	SW	h	h1	h2	a	m	B	C1	Gewicht [g]
ESQM-110	110,5	27	228	108	13,6	260	225	60	50	1.255