

Schaltschränke


Hygienic Design

Klemmenkästen HD

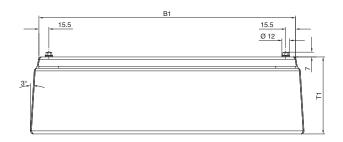

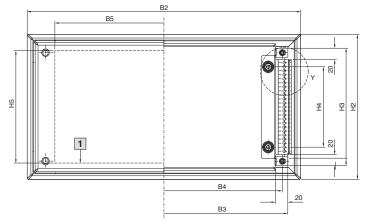

1 Max. Einbaufläche Deckel

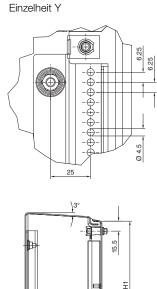

| / | -155 |
|----------|------|
| | = Ξ |
| • | 15.5 |
| 18 T3 T2 | |

| BestNr. | | Breite | enmaße | e mm | | | Höhe | enmaße | Tiefenmaße mm | | | | |
|----------|-----|--------|--------|------|-----|-----|-------|--------|---------------|-----|-----|-----|------|
| HD | B1 | B2 | ВЗ | B4 | B5 | H1 | H2 | НЗ | H4 | H5 | T1 | T2 | T3 |
| 1670.600 | 150 | 171,3 | 138,2 | 125 | 90 | 150 | 171,3 | 138,2 | 75 | 125 | 80 | 77 | 59,5 |
| 1671.600 | 150 | 176,2 | 138,2 | 125 | 90 | 150 | 176,2 | 138,2 | 75 | 125 | 120 | 117 | 99,5 |
| 1672.600 | 200 | 226,2 | 188,2 | 175 | 140 | 200 | 226,2 | 188,2 | 125 | 175 | 120 | 117 | 99,5 |
| 1674.600 | 300 | 326,2 | 288,2 | 275 | 240 | 200 | 226,2 | 188,2 | 125 | 175 | 120 | 117 | 99,5 |
| 1675.600 | 400 | 426,2 | 388,2 | 375 | 340 | 200 | 226,2 | 188,2 | 125 | 175 | 120 | 117 | 99,5 |
| 1676.600 | 400 | 426,2 | 388,2 | 375 | 340 | 300 | 326,2 | 288,2 | 225 | 275 | 120 | 117 | 99,5 |

B1 = Gesamtbreite oben B2 = Gesamtbreite unten

B3 = Lichte Breite

B4 = Abstandsmaß der Systemlochung

B5 = Max. Einbaubreite Deckel

H1 = Gesamthöhe oben

H2 = Gesamthöhe unten

H3 = Lichte Höhe

H4 = Abstandsmaß Befestigungsbolzen H5 = Max. Einbauhöhe Deckel

T1 = Gesamttiefe T2 = Lichte Tiefe Gehäuse-Deckel


T3 = Lichte Tiefe Gehäuse


Hygienic Design


Kompakt-Schaltschränke HD, eintürig

HD 1302.600, HD 1306.600, HD 1307.600, HD 1308.600, HD 1310.600, HD 1314.600, HD 1315.600, HD 1320.600

 HD 1306.600, HD 1307.600, HD 1308.600, HD 1310.600, HD 1314.600, HD 1315.600, HD 1320.600 HD 1302.600

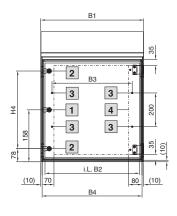

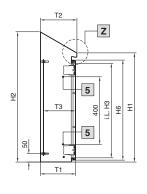







- 1 Bei HD 1302.600
- 2 Bei HD 1306.600, HD 1307.600, HD 1308.600, HD 1310.600, HD 1314.600, HD 1315.600, HD 1320.600
- 3 Bei HD 1307.600, HD 1308.600, HD 1310.600, HD 1315.600
- 4 Max. Einbaufläche Tür
- **5** Bei HD 1308.600, HD 1310.600, HD 1315.600

Schrank

- B1 = Gesamtbreite
- B2 = Lichte Breite Gehäuse
- B3 = Breitenabstand Gewindebolzen an der Tür
- B4 = Breite der Tür
- H1 = Gehäusehöhe vorne
- H2 = Gehäusehöhe hinten
- H3 = Lichte Höhe Gehäuse
- H4 = Abstand Verschlüsse
- H5 = Höhenabstand Gewindebolzen an der Tür
- H6 = Höhe der Tür
- T1 = Tiefe zwischen Rückwand und Tür
- T2 = Gesamttiefe
- T3 = Mögliche Montagetiefe (Montageplattenaufbau)

Montageplatte

- F1 = Montageplattenbreite
- F2 = Breitenabstand Befestigungsbohrungen
- G1 = Montageplattenhöhe
- G2 = Höhenabstand Befestigungsbohrungen


| | В | reitenm | naße m | m | | Н | öhenm | naße mi | m | | Ti | efenma | aße mm | Мо | ntagep | latten r | mm | Materialstärke mm | | |
|------------|-------------------|---------|--------|-----|-----|-----|-------|---------|----|-------|-----|--------|-----------|-----|--------|----------|-----|-------------------|-----|--------------------|
| BestNr. HD | Nr. HD B1 B2 B3 B | | | | H1 | H2 | НЗ | H4 | H5 | H5 H6 | | T2 | ТЗ | F1 | F2 | G1 | G2 | Gehäuse | Tür | Montage- platte |
| 1302.600 | 220 | 170 | - | 200 | 350 | 437 | 260 | - | - | 293 | 155 | 162 | 113 – 130 | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| 1306.600 | 390 | 340 | - | 370 | 430 | 549 | 340 | 240 | - | 373 | 210 | 217 | 168 – 185 | 334 | 295 | 355 | 330 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| 1307.600 | 510 | 460 | 375 | 490 | 550 | 669 | 460 | 360 | - | 493 | 210 | 217 | 168 – 185 | 449 | 410 | 470 | 445 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| 1308.600 | 390 | 340 | 275 | 370 | 650 | 769 | 560 | 460 | - | 593 | 210 | 217 | 168 – 185 | 334 | 295 | 570 | 545 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| 1310.600 | 610 | 560 | 475 | 590 | 650 | 769 | 560 | 460 | - | 593 | 210 | 217 | 168 – 185 | 549 | 510 | 570 | 545 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 1314.600 | 810 | 760 | - | 790 | 430 | 549 | 340 | 240 | - | 373 | 210 | 217 | 168 – 185 | 739 | 700 | 355 | 330 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 1315.600 | 810 | 760 | 675 | 790 | 650 | 821 | 560 | 460 | - | 593 | 300 | 307 | 258 – 275 | 749 | 710 | 570 | 545 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 1320.600 | 610 | 560 | - | 590 | 430 | 601 | 340 | 240 | - | 373 | 300 | 307 | 258 – 275 | 549 | 510 | 355 | 330 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |


Schaltschränke

Hygienic Design

Kompakt-Schaltschränke HD, eintürig


HD 1316.600, HD 1317.600

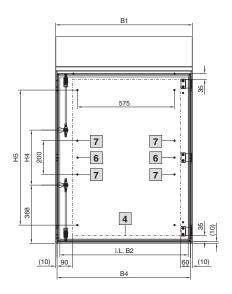

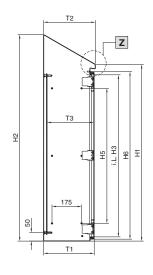




HD 1317.600

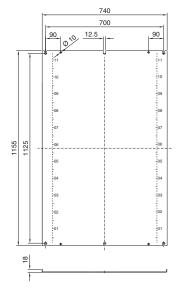

HD 1316.600

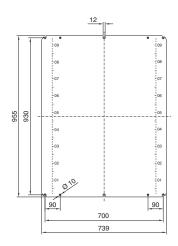

4 Max. Einbaufläche Tür

6 Bei HD 1316.600

7 Bei HD 1317.600

Schrank

B1 = Gesamtbreite

B2 = Lichte Breite Gehäuse

B3 = Breitenabstand Gewindebolzen an der Tür

B4 = Breite der Tür

H1 = Gehäusehöhe vorne

H2 = Gehäusehöhe hinten

H3 = Lichte Höhe Gehäuse H4 = Abstand Verschlüsse

H5 = Höhenabstand Gewindebolzen an der Tür

H6 = Höhe der Tür

T1 = Tiefe zwischen Rückwand und Tür

T2 = Gesamttiefe

T3 = Mögliche Montagetiefe (Montageplattenaufbau)

| | | | Breitenm | naße mm | 1 | | | Höhenm | naße mm | 1 | | - | Tiefenma | ße mm | Materialstärke mm | | | |
|---------|----|-----|----------|---------|-----|------|------|--------|---------|------|------|-----|----------|-----------|-------------------|-----|--------------------|--|
| BestNr. | HD | B1 | B2 | В3 | B4 | H1 | H2 | НЗ | H4 | H5 | H6 | T1 | T2 | ТЗ | Gehäuse | Tür | Montage- platte | |
| 1316.60 | 0 | 810 | 760 | - | 790 | 1050 | 1221 | 960 | 280 | 800 | 993 | 300 | 307 | 258 – 275 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
| 1317.60 | 0 | 810 | 760 | - | 790 | 1250 | 1421 | 1160 | 480 | 1000 | 1193 | 300 | 307 | 258 – 275 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |