

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E


F

G

H

I

J

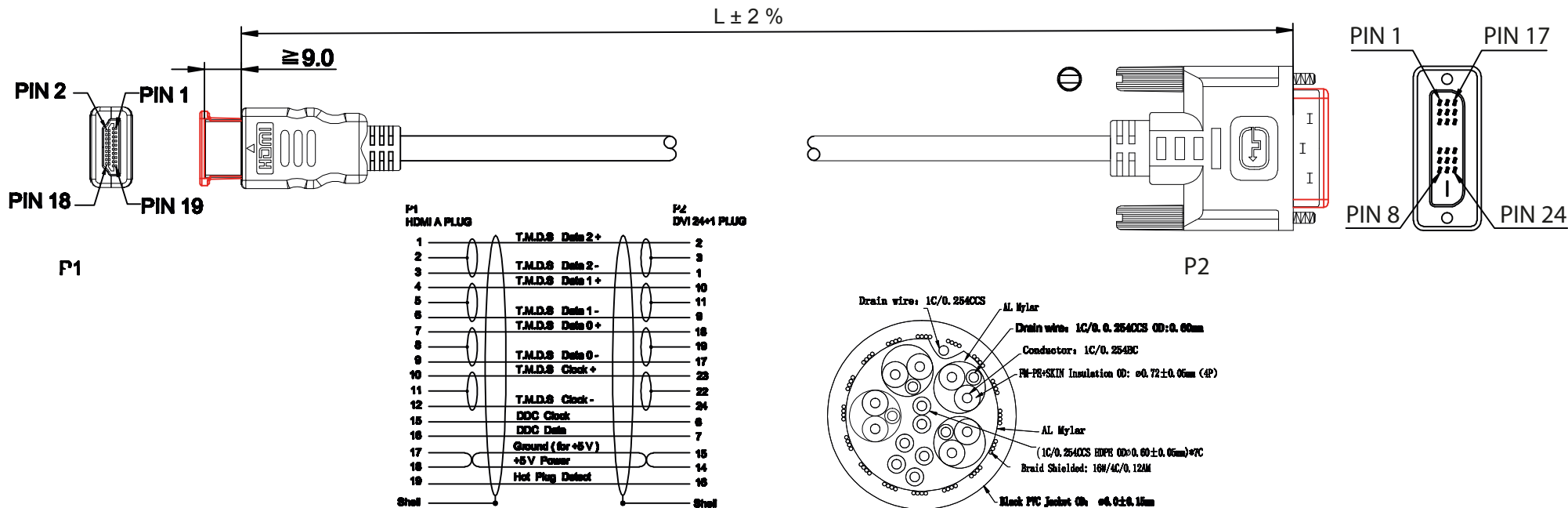

Nr. / No.	Länge / Length (m)	Verpackung / Packing
51579	1.0	lose / bulk
33887	1.0	Tüte / Polybag
61579	1.0	Blister
51881	1.5	lose / bulk
31881	1.5	Tüte / Polybag
61881	1.5	Blister
51580	2.0	lose / bulk
33888	2.0	Tüte / Polybag
61580	2.0	Blister
51581	3.0	lose / bulk
33889	3.0	Tüte / Polybag
61581	3.0	Blister
51582	5.0	lose / bulk
33890	5.0	Tüte / Polybag
61582	5.0	Blister
33891	7.5	Tüte / Polybag
51586	10.0	lose / bulk
33892	10.0	Tüte / Polybag
24586	10.0	Blister

HDMI™/DVI-D Kabel

- Anschlüsse:
HDMI™ Standard-Stecker (Typ A); angespritzt,
DVI-D-Stecker Single-Link (18+1 PIN)
- High Quality
- Video-Auflösung: Full HD 1080p
- Signalrichtung: DVI zu HDMI™
- Innenleiter: AWG 30
- Konformität: RoHS

HDMI™/DVI-D cable

- Connectors:
HDMI™ plug (Type A); moulded,
DVI-D plug Single-Link (18+1 PIN)
- high quality
- Video resolution: Full HD 1080p
- Signal direction: DVI to HDMI™
- Inner conductor: AWG 30
- Conformity: RoHS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	27.07.2017	tf
		gepr.:	31.07.2017	tf
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

MMK 630-XXXXG 1.3

Zeichnungs-Nr.:



Blatt

von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14