
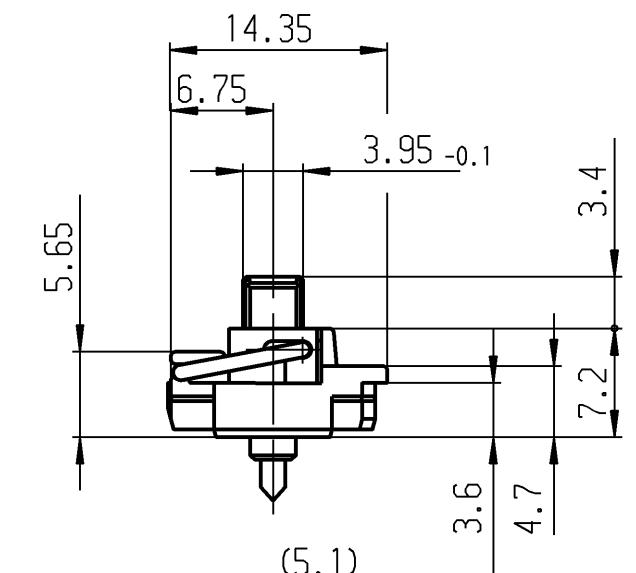
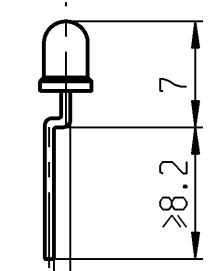


Tastenkнопf
(nicht im Lieferumfang)


Taste 6425.1101
(nicht im Lieferumfang)

Empfohlene
Abmessungen der LED
(nicht im Lieferumfang)





$\varnothing 2.9 - 3.4$
 $\varnothing 2.8 - 3.2$

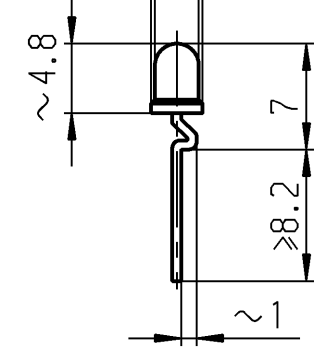

LED bei 16 mm Tlg


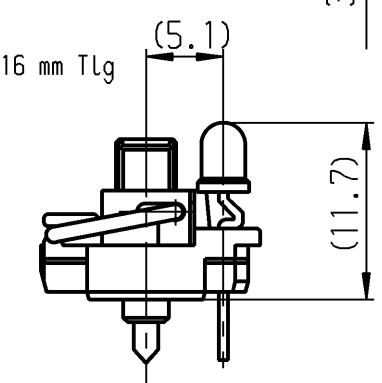


LED bei 19 mm Tlg

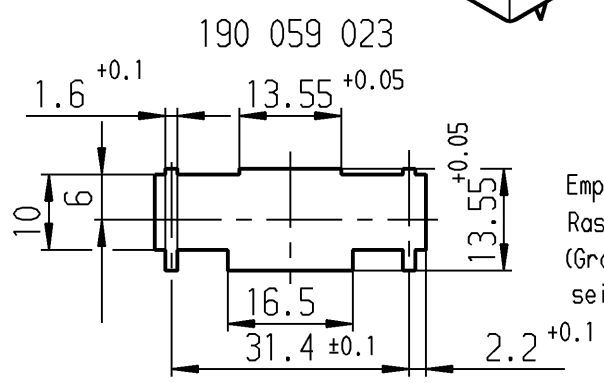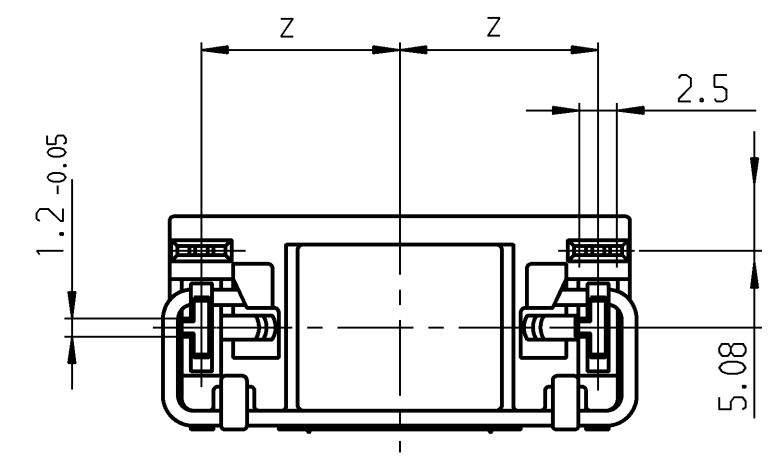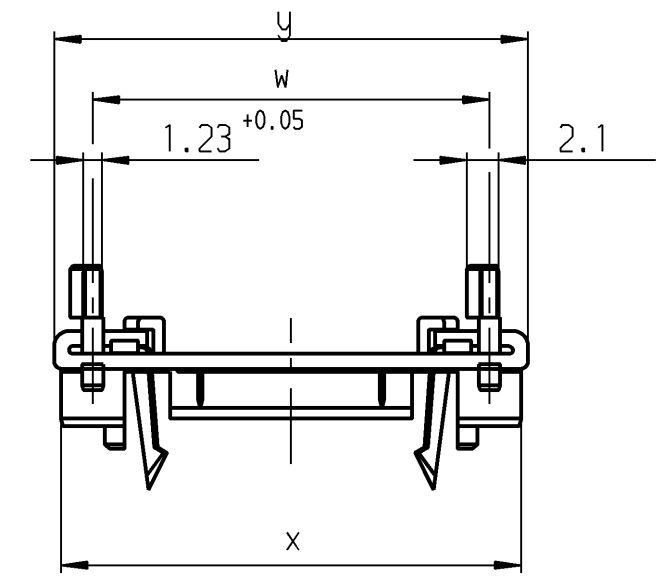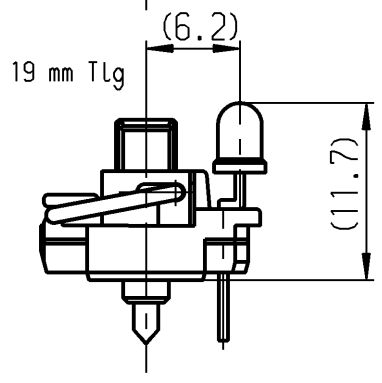


1 : 1

Empfohlener Ausschnitt für
Rastbefestigung
(Grat gegenüber Bestückungs-
seite)

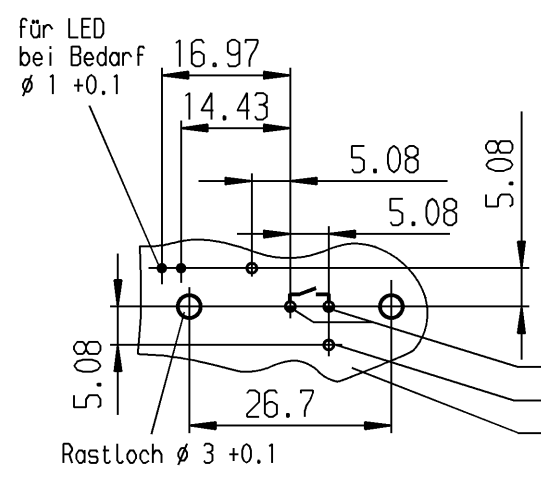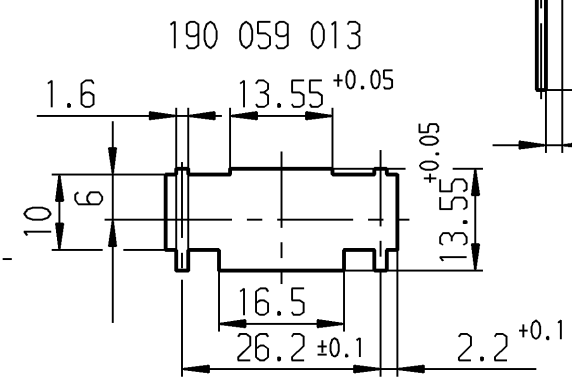

Empfohlenes Lochbild,
Bauteilseite; Toleranz
nach DIN IEC 326 Teil 3
sehr fein

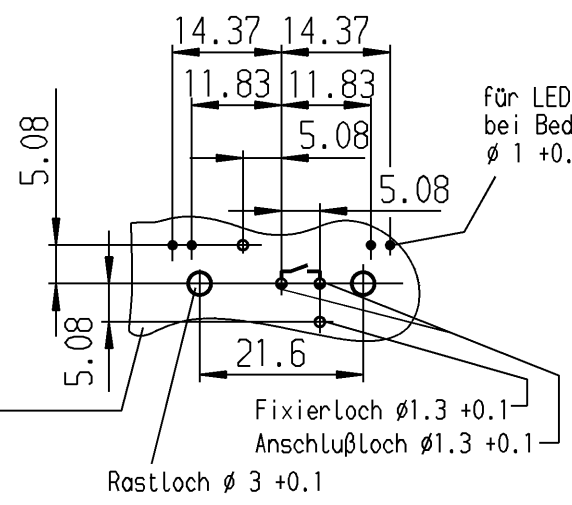

für LED
bei Bedarf
 $\varnothing 1 +0.1$

3-fach 19mm Teilg ohne LED	3-fach 16mm Teilg ohne LED	2-fach 19mm Teilg mit und ohne LED	31.3	35.5	37	15.7	190.059.023
		2-fach 16mm Teilg mit und ohne LED	26.2	30.6	31.3	13.1	190.059.013
Tastenkнопf			w	x	y	z	Produkt-Nr.

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

COPYRIGHT RESERVED

ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION 		Pause COPY		Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.				
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES								Original DIN A3	Maßstab SCALE 2:1	S	190.059.013			
		bis/UP TO		über/OVER												
		6		6 bis/UP TO 30										über/OVER 30		
±		0.2		0.3		0.4		0		10		20		30 mm		
d					i				gez./DRAWN BY		11.06.90		ws		Parallelführung	
c					h				gepr./CHECKED BY		Sa					
b					g											
a	0		16.01.95		ws		f									
					e											
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	