

PROFI MULTICUT



Der Alleskönner

The all-rounder

El polivalente

Hartmetallplatte

Extra scharfe Schneiden, deshalb
bestens auch für Metall geeignet

Carbide tip

*Extra sharp cutting edges, so very
well suited for metal too*

Placa de metal duro

*Filos muy agudos, por lo tanto muy
adecuada también para metales*

Patentiertes 4-fach Stufenprofil

Schnelle Bohrmehlförderung beim
Bohren in Mauerwerk und Beton

Patented 4-step profile

*Fast drill dust feed when drilling into
masonry and concrete*

Perfil cuádruple escalonado

patentado

*Rápida eliminación de los detritos
durante el taladrado en mampostería
y hormigón*

Verschiedene Längen

bis zu 400 mm verfügbar


Various lengths

up to 400 mm available

Diferentes longitudes

disponibles hasta 400 mm

MULTI

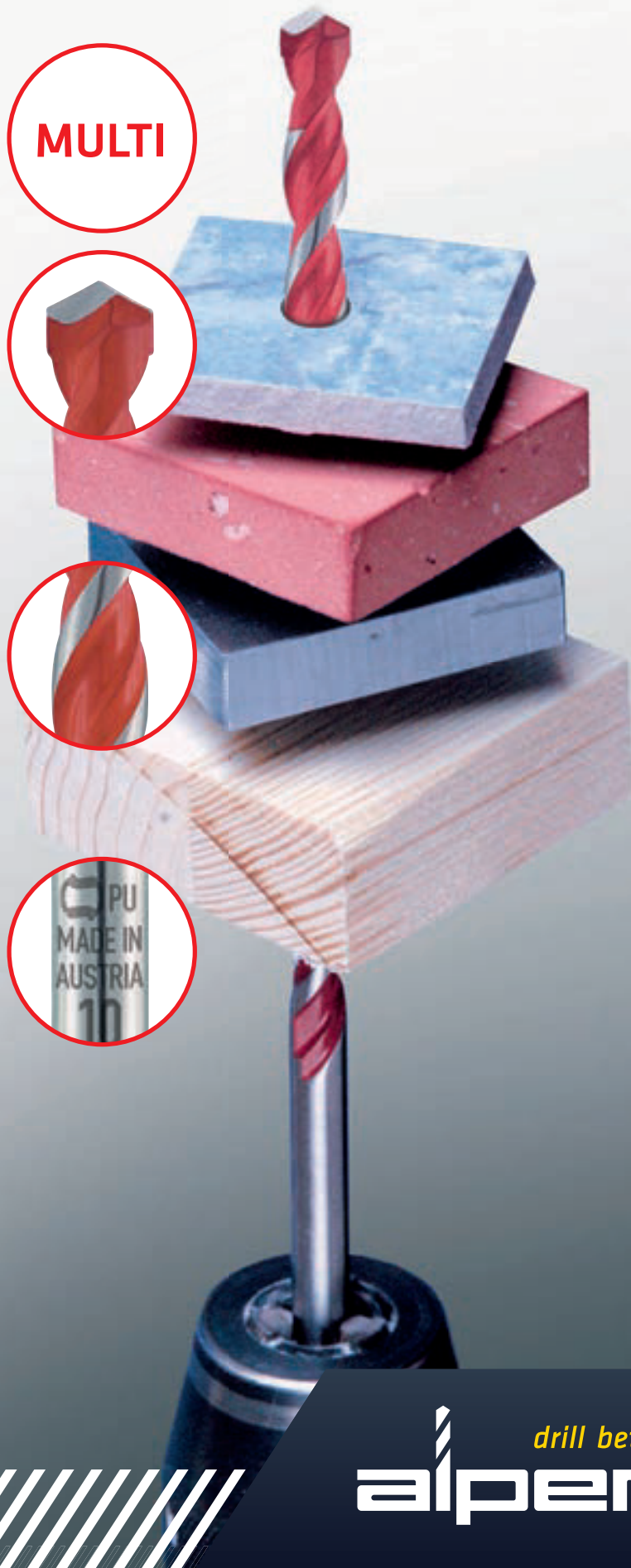

D Hartmetall-Mehrweckbohrer mit zylindrischem Schaft, kurz

Einsatzbereich:

Hohe Flexibilität und präzise Bohrungen – auch bei abwechselnden Bohren in unterschiedlichen Materialien. Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff.



Universeller Spezialbohrer
Universal special drill bits
Taladradora especial universal



Für Metall, Mauerwerk und Fliesen
For metal, masonry and tiles
Para metal, albañilería y baldosas



Diamantgeschliffene, scharfe Schneiden
Diamond ground, sharp cutting edges
Filos muy afilados pulidos con diamante



E Tungsten carbide multi purpose drill bits with cylindrical shank, short series

Range of application:

Extremely versatile and precise drilling – even with changing drills in various materials. For precision rotary drilling in tiles, natural stone, metal, wood and plastics.


ES Broca multiuso de metal duro, con eje cilíndrico, corta

Ámbito de aplicación:

Elevada flexibilidad y taladrados precisos, incluso si se cambian las brocas en material es diversos. Para el taladrado rotativo en baldosas, mampostería, metal, madera y plástico.



Spezialbohrer
Special drill bits
Brocas especiales

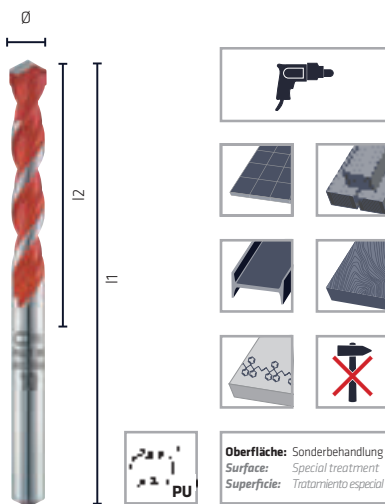


Oberfläche: Sonderbehandlung
Surface: Special treatment
Superficie: Tratamiento especial

Plastiktasche
Plastic wallet
Embalaje de plástico



Ø mm	Ø inch	l1 mm	l2 mm		Code 172 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
3,00	1/8	60	30		00 17200300100	1	10
4,00	5/32	75	39		00 17200400100	1	10
5,00	3/16	85	39		00 17200500100	1	10
5,50		85	39		00 17200550100	1	10
6,00	15/64	100	54		00 17200600100	1	10
6,50	1/4	100	54		00 17200650100	1	10
7,00	9/32	100	54		00 17200700100	1	10
8,00	5/16	120	80		00 17200800100	1	10
10,00	3/8	120	80		00 17201000100	1	10
12,00	15/32	150	90	10,00	00 17201200100	1	10

 Set!



Siehe ab Seite 327
See from page 327
Consulte la página 327 y
siguientes



D Hartmetall-Mehrzweckbohrer mit zylindrischem Schaft, lang

Einsatzbereich:

Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Durch extra-lange Ausführung mehr Möglichkeiten bei der Fenstermontage: Bohren von Kunststoff, Metall und Mauerwerk in einem Arbeitsgang.



Universeller Spezialbohrer
Universal special drill bits
Taladradora especial universal



Für Metall, Mauerwerk und Fliesen
For metal, masonry and tiles
Para metal, albañilería y baldosas



Diamantgeschliffene, scharfe Schneiden
Diamond ground, sharp cutting edges
Filos muy afilados pulidos con diamante



E Tungsten carbide multi purpose drill bits with cylindrical shank, long series


Range of application:

For precision rotary drilling in tiles, natural stone, metal, wood and plastics. Due to its extra long version more options when installing windows: drill through plastics, metal and masonry in one work step.

ES Broca especial de metal duro con eje cilíndrico, larga

Ámbito de aplicación:

Para el taladrado rotativo en baldosas, mampostería, metal, madera y plástico. Gracias al diseño extralargo, hay más posibilidades para el montaje de ventanas: taladrado de plástico, metal y mampostería en una misma operación.

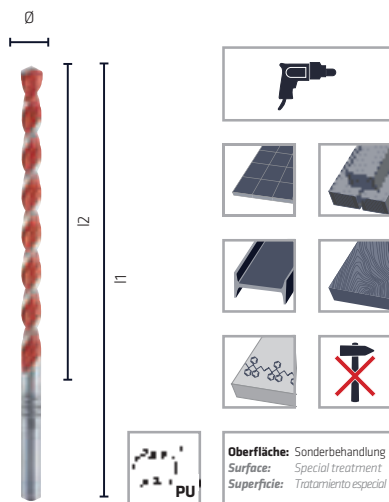


Plastiktasche
Plastic wallet
Embalaje de plástico



Ø mm	Ø inch	l1 mm	l2 mm		Code 729 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
5,00	3/16	150	85		00 729005001 00	1	10
5,50		150	85		00 729005501 00	1	10
6,00	15/64	200	135		00 729006001 00	1	10
6,50	1/4	200	135		00 729006501 00	1	10
7,00	9/32	200	135		00 729007001 00	1	10
8,00	5/16	200	135		00 729008001 00	1	10
10,00	3/8	200	135		00 729010001 00	1	10
12,00	15/32	220	150	10,00	00 729012001 00	1	10
14,00	9/16	220	150	10,00	00 729014001 00	1	10

Länge / Length / Longitud: 400/300 mm

Ø mm	Ø inch	l1 mm	l2 mm		Code 730 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
5,00	3/16	400	300		00 730005001 00	1	10
5,50		400	300		00 730005501 00	1	10
6,00	15/64	400	300		00 730006001 00	1	10
6,50	1/4	400	300		00 730006501 00	1	10
8,00	5/16	400	300		00 730008001 00	1	10
10,00	3/8	400	300		00 730010001 00	1	10
12,00	15/32	400	300	10,00	00 730012001 00	1	10
14,00	9/16	400	300	10,00	00 730014001 00	1	10
16,00	5/8	400	300	10,00	00 730016001 00	1	10

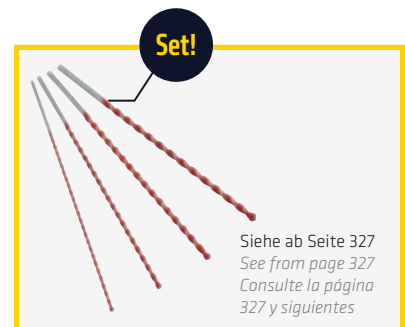

Siehe ab Seite 327
See from page 327
Consulte la página
327 y siguientes

D Hartmetall-Mehrzweckbohrer mit 1/4"-Sechskantschaft

Einsatzbereich:

Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil.



Universeller Spezialbohrer
Universal special drill bits
Taladradora especial universal



Für Metall, Mauerwerk und Fliesen
For metal, masonry and tiles
Para metal, albañilería y baldosas



Diamantgeschliffene, scharfe Schneiden
Diamond ground, sharp cutting edges
Filos muy afilados pulidos con diamante



E Tungsten carbide multi purpose drill bits with 1/4" hexagonal shank

Range of application:

For precision rotary drilling in tiles, natural stone, metal, wood and plastics. Ideal for all standard cordless drills thanks to its standardized shank profile.


ES Broca multiuso de metal duro con eje hexagonal 1/4"

Ámbito de aplicación:

Para el taladrado de baldosas, mampostería, metal, madera y plástico. Adecuadas para todos los destornilladores con baterías convencionales gracias al perfil de eje normativo.



Spezialbohrer
Special drill bits
Brocas especiales

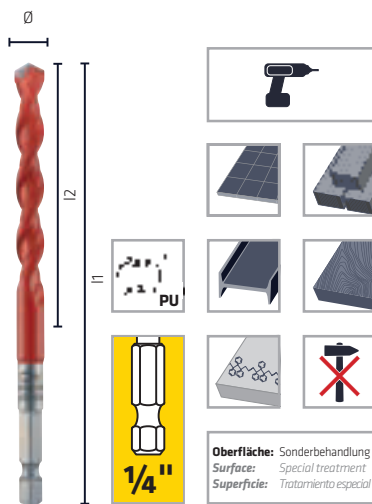

Oberfläche: Sonderbehandlung
Surface: Special treatment
Superficie: Tratamiento especial


Plastiktasche
Plastic wallet
Embalaje de plástico



Ø mm	Ø inch	l1 mm	l2 mm		Code 272 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
4,00	5/32	100	39	1/4"	00 272004001.00	1	10
5,00	3/16	100	39	1/4"	00 272005001.00	1	10
5,50		100	39	1/4"	00 272005501.00	1	10
6,00	15/64	100	54	1/4"	00 272006001.00	1	10
7,00	9/32	100	54	1/4"	00 272007001.00	1	10
8,00	5/16	120	80	1/4"	00 272008001.00	1	10
10,00	3/8	120	80	1/4"	00 272010001.00	1	10

NEW

 Set!



Siehe ab Seite 327
See from page 327
Consulte la página 327
y siguientes



¹⁾ Schaft nach DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173 / Shank DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173 / Eje según DIN 3126, forma E6.3, ISO 1173

D Hartmetall-Mehrzweckbohrer mit SDS-plus Schaft

Einsatzbereich:

Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Spezielle Schaftausführung mit **automatischer Schlag-Stopp Funktion** für SDS-plus Bohrhämmer, dadurch deutliche Verlängerung der Standzeit des Bohrers.



Automatische Schlag-Stopp Funktion
Automatic hammer-stop function
Función de parada automática

E Tungsten carbide multi-purpose drill bits with SDS-plus shank

Range of application:

For rotary drilling in tiles, masonry, metal, wood and plastics. Special shank design with **automatic hammer-stop function** for SDS-plus hammer drills with a significantly longer service life.



Für Metall, Mauerwerk und Fliesen
For metal, masonry and tiles
Para metal, albañilería y baldosas


ES Broca multiuso con eje SDS-plus

Ámbito de aplicación:

Para el taladrado rotativo de baldosas, mampostería, metal, madera y plástico. La realización del eje especial con **función automática de parada de percusión** para su uso con martillos perforadores SDS-plus permite que la broca se utilice durante un período mucho más prolongado.



Diamantgeschliffene, scharfe Schneiden
Diamond ground, sharp cutting edges
Filos muy afilados pulidos con diamante

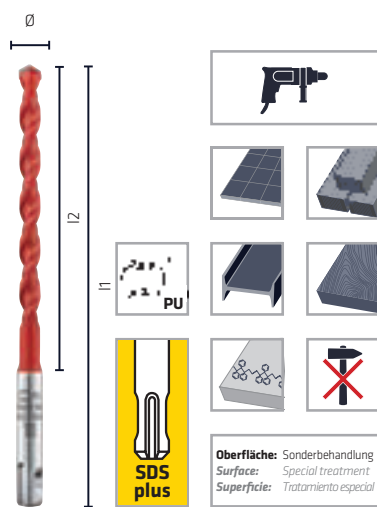

Plastiktasche
Plastic wallet
Embalaje de plástico



Länge / Length / Longitud: 110/50 mm

NEW	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Code 509 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
	4,00	110	50	00 509004001 00	1	10
	5,00	110	50	00 509005001 00	1	10
	6,00	110	50	00 509006001 00	1	10
	8,00	110	50	00 509008001 00	1	10

Länge / Length / Longitud: 160/100 mm

NEW	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Code 519 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
	5,00	160	100	00 519005001 00	1	10
	6,00	160	100	00 519006001 00	1	10
	7,00	160	100	00 519007001 00	1	10
	8,00	160	100	00 519008001 00	1	10
	10,00	160	100	00 519010001 00	1	10
	12,00	160	100	00 519012001 00	1	10
	14,00	160	100	00 519014001 00	1	10

Länge / Length / Longitud: 210/150 mm

	Ø mm	l1 mm	l2 mm	Code 529 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
	6,00	210	150	00 529006001 00	1	10
	8,00	210	150	00 529008001 00	1	10
	10,00	210	150	00 529010001 00	1	10
	12,00	210	150	00 529012001 00	1	10
	14,00	210	150	00 529014001 00	1	10

Automatische
Schlag-Stopp-Funktion
Automatic
hammer-stop function
Función automática
de parada de percusión



Plastiktasche
Plastic wallet
Embalaje de plástico

Länge / Length / Longitud: 260/200 mm

Ø mm	l1 mm	l2 mm	Code 539 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
6,00	260	200	00 53900600100	1	10
6,50	260	200	00 53900650100	1	10
8,00	260	200	00 53900800100	1	10
10,00	260	200	00 53901000100	1	10
12,00	260	200	00 53901200100	1	10
14,00	260	200	00 53901400100	1	10
16,00	260	200	00 53901600100	1	10

Länge / Length / Longitud: 450/400 mm

Ø mm	l1 mm	l2 mm	Code 579 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
6,50	450	400	00 57900650100	1	5
8,00	450	400	00 57900800100	1	5
10,00	450	400	00 57901000100	1	5
12,00	450	400	00 57901200100	1	5
14,00	450	400	00 57901400100	1	5
16,00	450	400	00 57901600100	1	5
18,00	450	400	00 57901800100	1	5
20,00	450	400	00 57902000100	1	5

NEW



Siehe ab Seite 328 / See from page 328
Consulte la página 328 y siguientes



Spezialbohrer
Special drill bits
Brocas especiales