




DIN 7982 C

~ISO 7050

450 HV

Norma ritirata

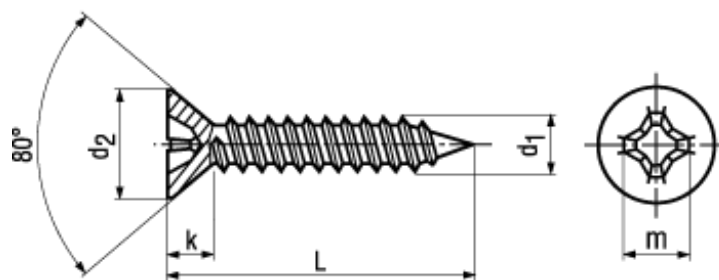

BN 995

Viti autofilettanti a testa svasata piana

con impronta a croce Phillips forma H e punta conica forma C

Acciaio cementato 450 HV

zincato bianco

- ~UNI 6955 AB
- ~ČSN 021237



ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

[3D Cadenas](#)

La svasatura del foro deve essere eseguita secondo la norma corrispondente!

Article#	d ₁	d ₂ max.	k~		m~	L
1136623	ST 2,2	4,3	1,3	1	2,5	4,5
1376691						6,5
1376705						9,5
1376713						13
1420836	ST 2,9	5,5	1,7	1	3	6,5
1376721						9,5
1376748						13
1376756						16
1376764						19
1376888						22
1376896						25
3059810						32
1376918	ST 3,5	6,8	2,1	2	4,2	9,5
1376926						13
1376934						16
1376942						19
1376950						22
1376969						25
1376977						32
1376985						38
3059811						45
1376993	(ST 3,9)	7,5	2,3	2	4,6	9,5
1377000						13
1377019						16

Article#	d ₁	d ₂ max.	k~		m~	L
1377027	(ST 3,9)	7,5	2,3	2	4,6	19
1377035						22
1377043						25
1420844						32
1420852						38
3059812						45
1377051	ST 4,2	8,1	2,5	2	4,7	9,5
1377078						13
1377086						16
1377094						19
1377108						22
1377116						25
1377124						32
1377132						38
1377140						45
1377159						50
1377167	ST 4,8	9,5	3	2	5,1	13
1377175						16
1377183						19
1377191						22
1377205						25
1377213						32
1377221						38
1377248						45
1377256						50
1669826	ST 5,5	10,8	3,4	3	6,8	13
1377264						16
1377272						19
1377280						22
1377299						25
1377302						32
1377310						38
1669834						45
1670042						50
1377329	ST 6,3	12,4	3,8	3	7,1	13
1377337						16
1377345						19
1377353						22
1377361						25
1377388						32
1377396						38

Article#	d ₁	d ₂ max.	k~		m~	L
1670050	ST 6,3	12,4	3,8	3	7,1	45
1670190						50