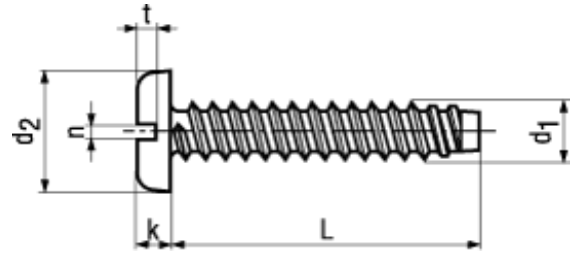



DIN 7971 F
~ISO 1481
450 HV

Norm zurückgezogen


BN 992
Zylinder-Blechsrauben

mit Schlitz und Zapfen Form F

Stahl einsatzgehärtet 450 HV

verzinkt-blau

- ~UNI 6951 B
- ~ČSN 021232


ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	n	t min.	L
1374435	ST 2,2	4,2	1,35	0,6	0,55	4,5
1374443						6,5
1374478						9,5
1374486						13
1669648						16
1374494	ST 2,9	5,6	1,75	0,8	0,75	4,5
1374508						6,5
1374516						9,5
1374524						13
1374532						16
1374540						19
1374583	ST 3,5	6,9	2,1	1	0,95	6,5
1374591						9,5
1374605						13
1374613						16
1374621						19
1374664						32
1374680	(ST 3,9)	7,5	2,25	1	1,05	6,5
1374702						9,5
1374710						13
1374729						16
1374796	ST 4,2	8,2	2,45	1,2	1,15	6,5
1374826						9,5
1374834						13
1374842						16
1374850						19

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	n	t min.	L
1374907	ST 4,8	9,5	2,8	1,2	1,35	6,5
1374915						9,5
1374923						13