




WN 1412



380 HV

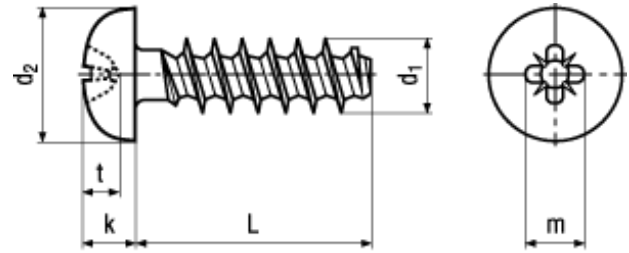

BN 20093

PT®-Schrauben Linsenkopf

mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z

Stahl vergütet 380 HV

verzinkt-blau



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.



[3D Cadenas](#)



Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich

Article#	Nenn-ø	d ₁	d ₂	k		m~	t min.	t max.	L
3205355	KB18	1,8	3,2	1,2	0	1,79	0,7	0,95	4
3205356									5
3205357									6
3205359									8
3205360									10
3205361	KB22	2,2	3,9	1,5	1	2,44	0,92	1,17	4,5
3205362									5
3205363									6
3205364									8
3205365									10
3205366									12
3205367									14
3205369									16
3351587									18
3205370	KB25	2,5	4,4	1,7	1	2,59	1,08	1,33	5
3205371									6
3351588									7
3205373									8
3205374									10
3205375									12
3205376									14
3205377									16
3205378									18
3205379									20

Article#	Nenn-ø	d ₁	d ₂	k		m~	t min.	t max.	L
3205381	KB30	3	5,3	2	1	2,89	1,36	1,61	6
3205382									8
3205383									10
3205384									12
3205385									14
3205386									16
3205387									18
3205388									20
3205389									25
3205390									30
3205391	KB35	3,5	6,1	2,5	2	3,93	1,26	1,72	7
3205392									8
3205393									10
3205394									12
3205395									14
3205396									16
3205397									18
3205398									20
3205399									25
3205400									30
3205401									35
3205402	KB40	4	7	2,7	2	4,29	1,62	2,08	8
3205403									10
3205404									12
3205405									14
3205406									16
3205407									18
3205408									20
3205409									25
3205410									30
3205411									35
3205412	KB50	5	8,8	3,4	2	4,86	2,23	2,67	10
3205413									12
3205414									14
3205415									16
3205416									18
3205417									20
3205418									25
3205419									30
3205420									35
3205421									40