


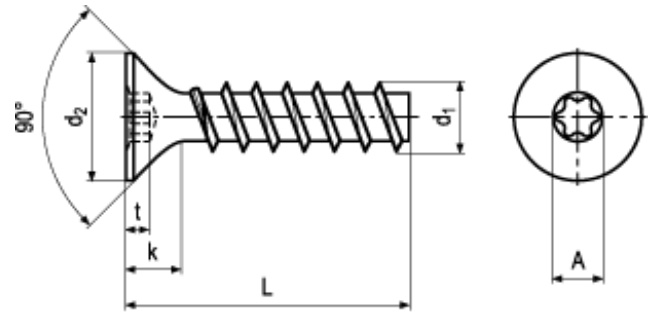

BN 2041

Senkschrauben

mit Innensechsrund

Stahl einsatzgehärtet

verzinkt-blau



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

Article#	Nenn-Ø	d ₁	d ₂ max.	k max.		A~	t min.	t max.	L
3757645	2,2	2,2	4,3	1,2	X6	1,75	0,65	0,8	6
3757646									8
3757647									10
3757649									12
3757650									14
3757651									16
3757652	2,5	2,5	4,7	1,5	X8	2,4	0,75	1	6
3757653									8
3757654									10
3757655									12
3757656									14
3757657									16
3757658	3	3	5,5	1,65	X8	2,4	0,8	1	8
3757659									10
3757661									12
3757662									14
3757663									16
3757664									20
3757665									25
3757666	3,5	3,5	7,3	2,35	X15	3,35	1	1,3	8
3757667									10
3757668									12
3757669									14
3757671									16
3757672									20
3757673									25

Article#	Nenn-Ø	d ₁	d ₂ max.	k max.		A~	t min.	t max.	L
3757674	4	4	8,4	2,7	X20	3,95	1,2	1,5	8
3757675									10
3757676									12
3757677									14
3757678									16
3757679									20
3757681									25