




ISO 14585 C

450 HV

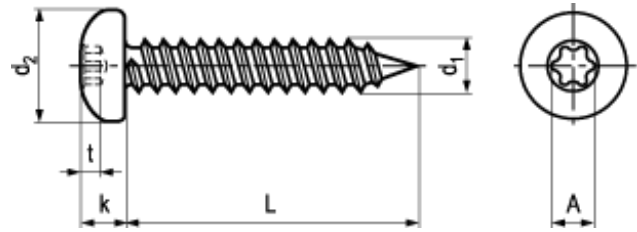

BN 13274

**Linsen-Blechschraben**

mit Innensechsrund und Spitze Form C

Stahl einsatzgehärtet 450 HV

verzinkt-blau



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente  $\geq 360$  HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

ST 2,2; ST 3,9: in ISO 14585 nicht enthalten

| Article# | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> max. | k max. |  | t max. | A~   | L   |
|----------|----------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|
| 3070463  | ST 2,2         | 4,2                 | 1,8    | X6                                                                                | 0,8    | 1,75 | 4,5 |
| 3070464  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 6,5 |
| 3070465  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 9,5 |
| 3070466  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 13  |
| 3070467  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 16  |
| 3642096  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 19  |
| 3060106  | ST 2,9         | 5,6                 | 2,4    | X10                                                                               | 1,27   | 2,8  | 4,5 |
| 3060107  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 6,5 |
| 5000939  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 8   |
| 3060108  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 9,5 |
| 3060109  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 13  |
| 3060110  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 16  |
| 5000912  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 19  |
| 3060112  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 22  |
| 3271351  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 25  |
| 3271352  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 32  |
| 3642097  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 38  |
| 3060113  | ST 3,5         | 7                   | 2,6    | X15                                                                               | 1,4    | 3,35 | 6,5 |
| 5001021  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 8   |
| 3060115  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 9,5 |
| 3060116  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 13  |
| 3060117  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 16  |
| 3060118  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 19  |
| 3060119  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 22  |
| 3060120  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 25  |
| 5001005  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 32  |
| 3271353  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 38  |

ST 2,2; ST 3,9: in ISO 14585 nicht enthalten

| Article# | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> max. | k max. |  | t max. | A~   | L   |
|----------|----------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|
| 3642098  | ST 3,9         | 7,5                 | 2,8    | X15                                                                               | 1,5    | 3,35 | 6,5 |
| 3060121  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 9,5 |
| 3060122  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 13  |
| 3060123  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 16  |
| 3060124  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 19  |
| 3060125  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 22  |
| 3060126  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 25  |
| 3060128  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 32  |
| 3271354  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 38  |
| 3271355  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 45  |
| 3642099  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 50  |
| 3642100  | ST 4,2         | 8                   | 3,1    | X20                                                                               | 1,8    | 3,95 | 6,5 |
| 3060129  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 9,5 |
| 3060130  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 13  |
| 3060131  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 16  |
| 3060133  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 19  |
| 3060134  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 22  |
| 3060135  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 25  |
| 3060137  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 32  |
| 3060138  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 38  |
| 3271356  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 45  |
| 3271357  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 50  |
| 3642101  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 60  |
| 3060139  | ST 4,8         | 9,5                 | 3,7    | X25                                                                               | 2,03   | 4,5  | 9,5 |
| 3060140  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 13  |
| 3060141  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 16  |
| 3060142  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 19  |
| 3060143  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 22  |
| 3060145  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 25  |
| 3060146  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 32  |
| 3060148  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 38  |
| 3271358  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 45  |
| 3271359  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 50  |
| 3271360  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 60  |
| 3642102  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 70  |
| 3642103  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 80  |
| 3271361  | ST 5,5         | 11                  | 4      | X25                                                                               | 2,03   | 4,5  | 13  |
| 3271362  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 16  |
| 3271363  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 19  |
| 3271364  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 22  |
| 3271365  |                |                     |        |                                                                                   |        |      | 25  |

ST 2,2; ST 3,9: in ISO 14585 nicht enthalten

| Article# | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> max. | k max. |  | t max. | A~  | L  |
|----------|----------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
| 3271366  | ST 5,5         | 11                  | 4      | X25                                                                               | 2,03   | 4,5 | 32 |
| 3271367  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 38 |
| 3271368  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 45 |
| 3271369  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 50 |
| 3271370  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 60 |
| 3642104  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 70 |
| 3642105  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 80 |
| 3271371  | ST 6,3         | 12                  | 4,6    | X30                                                                               | 2,42   | 5,6 | 13 |
| 3271372  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 16 |
| 3271373  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 19 |
| 3271374  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 22 |
| 3271375  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 25 |
| 3271376  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 32 |
| 3271377  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 38 |
| 3271378  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 45 |
| 3271379  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 50 |
| 3642106  |                |                     |        |                                                                                   |        |     | 60 |