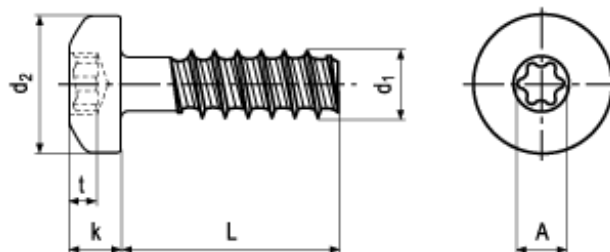



WN 5452
DELTA PT®
380 HV

BN 20173
DELTA PT®-Schrauben Linsenkopf

mit Innensechsrund Torx plus® / Autosert®

Stahl vergütet 380 HV

verzinkt-blau


ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

[3D Cadenas](#)


Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich

Article#	Nenn-ø	d ₁	d ₂	k		A~	t min.	t max.	L
3304802	25	2,5	4,4	1,9	8 IP	2,4	0,8	1	5
3304803									6
3304804									8
3304806									10
3304807									12
3304808									16
3304809									20
3304810	30	3	5,3	2,3	10 IP	2,8	1	1,3	5
3304811									6
3304812									8
3304813									10
3304815									12
3304817									14
3304818									16
3304819									20
3304821	35	3,5	6,1	2,7	15 IP	3,35	1,1	1,5	8
3304822									10
3304823									12
3304824									14
3304825									16
3304826									20
3304827									25
3304828									30
3304829	40	4	7	3,1	20 IP	3,95	1,4	1,8	8
3304831									10
3304832									12

Article#	Nenn-Ø	d ₁	d ₂	k		A~	t min.	t max.	L
3304833	40	4	7	3,1	20 IP	3,95	1,4	1,8	14
3304834									16
3304835									20
3304836									25
3304837									30
3304839	50	5	8,8	3,5	25 IP	4,5	1,5	1,9	10
3304843									12
3304845									14
3304846									16
3304847									20
3304848									25
3304849									30