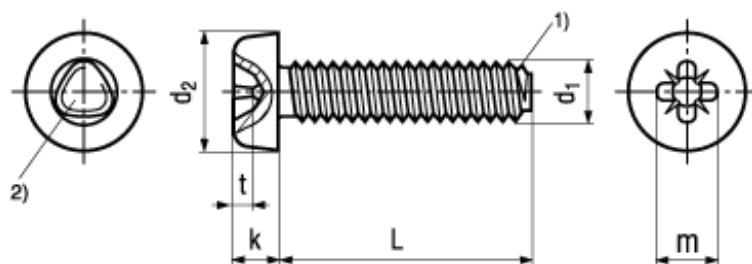



DIN 7500
450-560 HV


1) Konisches Ende max. 4P
2) Trilobularer Querschnitt

BN 2723
Gewindefurchende Zylinderschrauben

mit metrischem Gewinde und Kreuzschlitz Pozidriv Form Z

Stahl einsatzgehärtet 450-560 HV

verzinkt-blau mit Gleitschicht

- ~UNI 8112


ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.


[3D Cadenas](#)


Anwendung: Stahl, Aluminium, Alu Druckguss, Zink, Zink Druckguss, Buntmetall.
Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich.

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		m~	t min.	t max.	L
1371517	M2,5	4,5	1,9	1	2,4	1,1	1,35	6
1371525								8
1371533								10
1371541								12
1371908								16
1473514	M3	5,5	2,3	1	2,9	1,6	1,85	6
1473522								8
1473530								10
1473549								12
1371916								16
1371924								20
8175314	M3,5	6	2,7	2	3,7	1,5	1,75	8
8196591								10
1473557	M4	7	2,9	2	4,3	1,9	2,35	6
1473565								8
1473573								10
1473581								12
1371932								16
1371940								20
1371959								25
1371967	M5	8,5	3,7	2	4,7	2,3	2,75	8
1371975								10
1371983								12
1372122								16

1372149								20
1372963								25

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		m~	t min.	t max.	L
1373021	M6	10	4,3	3	6,3	2,5	2,97	10
1373404								12
1373714								16
1374451								20
1374575								25
1374699								30