




DIN 7500 C

450-560 HV

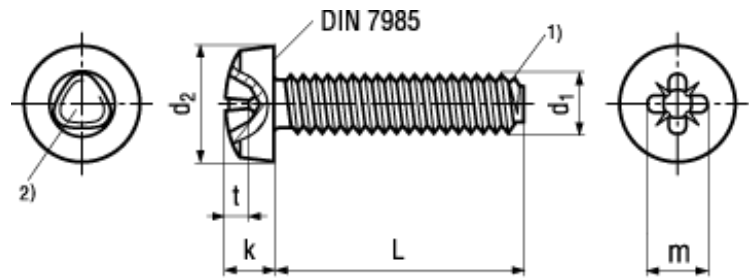

1) Konisches Ende max. 4P
2) Trilobularer Querschnitt

BN 2724

Gewindefurchende Linsenschrauben

Form C, mit metrischem Gewinde und Kreuzschlitz Pozidriv Form Z

Stahl einsatzgehärtet 450-560 HV

verzinkt-blau mit Gleitschicht

- ~UNI 8112



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.



[3D Cadenas](#)



Anwendung: Stahl, Aluminium, Alu Druckguss, Zink, Zink Druckguss, Buntmetall.
Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich.

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		m~	t min.	t max.	L
5309518	M2	4	1,72	1	2,4	1,1	1,35	8
1473603	M2,5	5	2,12	1	2,6	1,27	1,52	4
1669745								5
1473611								6
1473638								8
1473646								10
1473654								12
1473662								16
1473670								20
1669753	M3	6	2,52	1	3	1,68	1,93	5
1473689								6
1473697								8
1473700								10
1473719								12
1473727								16
1473735								20
3059820								25
1473743	M4	8	3,25	2	4,3	1,9	2,36	6
1473751								8
1473778								10
1473786								12
1473794								16
1473808								20
1473816								25

1473824								30
1473832	M5	10	3,95	2	5	2,64	3,1	8

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		m~	t min.	t max.	L
1473840	M5	10	3,95	2	5	2,64	3,1	10
1473859								12
1473875								20
1473883								25
1473891								30
1473905	M6	12	4,75	3	6,7	3,02	3,48	10
1473913								12
1473921								16
1473948								20
1473956								25
1473964								30
1473972								40