




WN 1411



380 HV

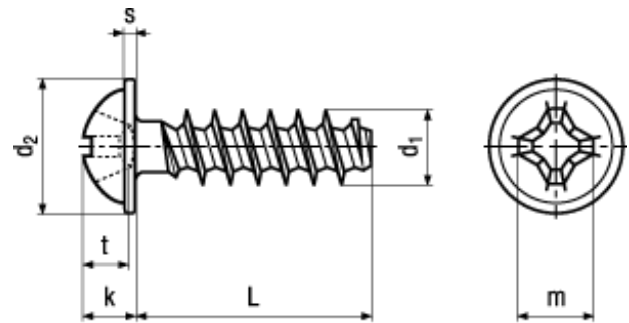

BN 13578

PT@-Schrauben Linsenkopf

mit angepresster Scheibe, Kreuzschlitz Phillips Form H

Stahl vergütet 380 HV

verzinkt-blau



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.



[3D Cadenas](#)



Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich

Article#	Nenn-ø	d ₁	d ₂	k	s		m~	t min.	t max.	L
2001454	KA30	3	6	2,1	0,7	1	2,86	1,15	1,61	8
2001462										10
2001470										12
2001489										14
2001497										16
2001500										18
2001519										20
2001527	KA35	3,5	7	2,4	0,8	2	3,45	1,07	1,7	8
2001535										10
2001543										12
2001551										14
2001578										16
2001586										18
2001594										20
2001608										25
2001616	KA40	4	8	2,5	0,9	2	4,15	1,33	1,96	8
2001624										10
2001632										12
2001640										14
2001659										16
2001667										18
2001675										20
2001683										25
2001691										30