




~DIN 7504 N

Norm zurückgezogen

ecosyn®-drill

560 HV

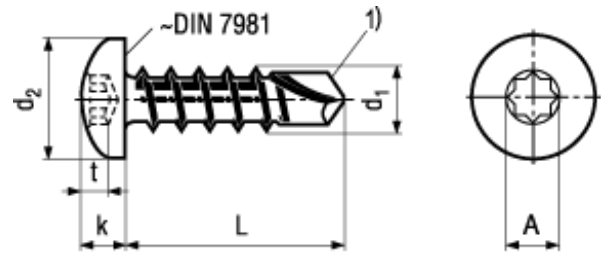

1) Bohrspitze geschlagen

BN 11904

Linsen-Bohrschrauben

~Form N, mit Innenachtkant

Stahl einsatzgehärtet 560 HV

verzinkt-blau



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.



3D Cadenas

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		t max.	A~		L
3508075	ST 3,5	6,9	2,8	S1	1,75	3,2	1,3-2,25	9,5
3060679								13
3060680								16
3060681								19
3060682	(ST 3,9)	7,5	3	S1	2,05	3,5	1,3-2,4	13
3060683								16
3060684								19
3508076								25
3060685	ST 4,2	8,2	3,45	S2	2,25	4,5	1,4-3	13
3060686								16
3060688								19
3060689								25
3508077								32
3508078								38
3060690	ST 4,8	9,5	3,65	S2	2,45	4,8	1,6-4,4	16
3060691								19
3060692								25
3060693								32
3508079								38
3508080								45
3508081								50