


	DIN 7981 C	~ISO 7049		450 HV
---	-------------------	------------------	--	---------------

Norm zurückgezogen

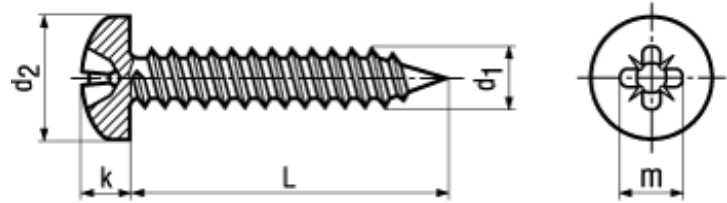

BN 30901

Linsen-Blechschraben

mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z und Spitze Form C

Stahl einsatzgehärtet 450 HV

verzinkt-schwarz

- ~UNI 6954 AB
- ~ČSN 021235



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

Article#	d_1	d_2 max.	k max.	m~	L
5000785	ST 2,9	5,6	2,2	2,9	6,5
5000793					9,5
5000777					13
5000823	ST 3,5	6,9	2,6	3,9	6,5
5000831					8
5000858					9,5
5000807					13
5000815					16
3316382					25
5000874	ST 4,2	8,2	3,05	4,3	8
5000882					9,5
5000866					13