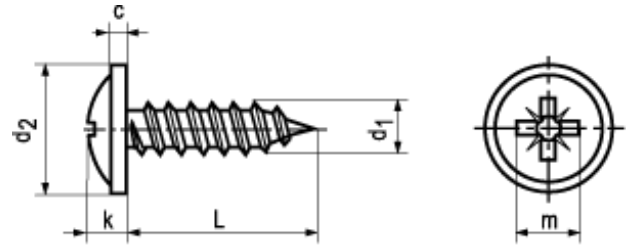



BS 4174
450 HV

BN 30904
Linsen-Blechsrauben mit Bund

mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z und Spitze Form C

Stahl einsatzgehärtet 450 HV

verzinkt-blau


ISO 4042

 Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	c max.		m~	L
5000548	ST 2,9	6,53	1,6	0,8	1	2,9	6,5
5000556							9,5
5000521							13
5000610	ST 3,5	8,15	1,88	0,9	2	3,9	6,5
5000629							8
5000637							9,5
5000564							13
5000572							16
5000580							19
5000599							25
5000602							32
5000696	ST 4,2	9,75	2,36	1,1	2	4,3	8
5000718							9,5
5000645							13
5000653							16
5000661							19
5000688							25
5000750	ST 4,8	11,38	2,9	1,35	2	4,7	9,5
5000726							13
5000734							16
5000742							19
5000769	ST 5,5	13	3,15	1,6	3	6,2	16