




JA-2

400 HV

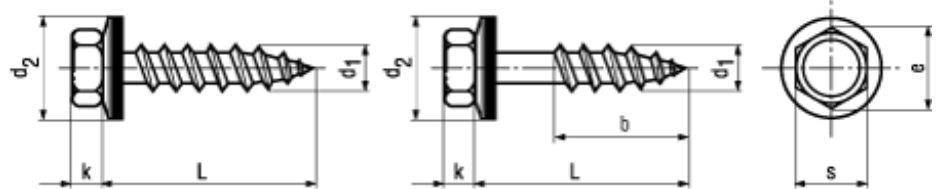

BN 68

Fassadenschrauben mit Spitze

ohne / mit Schaft, mit montierter Dichtscheibe

Stahl einsatzgehärtet 400 HV

verzinkt-blau



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.



[3D Cadenas](#)

Article#	d ₁	d ₂	k	s	e	b	L
1065394	6,5	16	4,8	9,52 (3/8")	10,5	-	19
1065408							25
1065416							32
1065424							38
1065440							50
1065459							64
1065467							75
1065475						80	90
1065483							100
1139231							125
1139266							150
1139274							175