




DIN 7985

Norm zurückgezogen

4.8

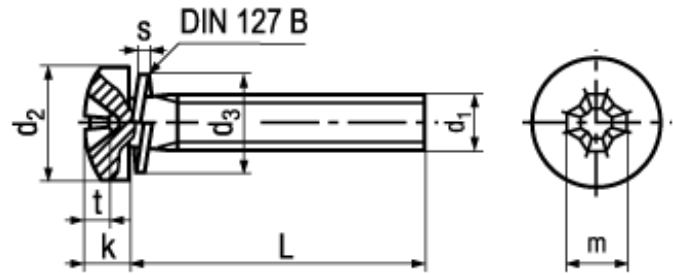

BN 1720

Linsen-Kombischrauben

mit Kreuzschlitz Phillips Form H und unverlierbarem Federring DIN 127 B

Stahl 4.8

verzinkt-blau

- Federring: Federstahl



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

[3D Cadenas](#)


Liefermöglichkeiten mit anderen Schrauben- und Scheibenvariationen auf Anfrage.

Article#	d ₁	d ₂	k		t min.	t max.	m~	d ₃ max.	s $\pm 0,1$	L
3654738	M2,5	5	2,12	1	1,3	1,6	2,7	5,1	0,6	5
3654739										6
3654740										8
3654741										10
3654743										12
3056353	M3	6	2,52	1	1,7	2	3,1	6,2	0,8	5
1370235										6
1370243										8
1370251										10
3056338										12
3056339	M4	8	3,25	2	2,04	2,54	4,6	7,6	0,9	6
1370278										8
1370286										10
1370294										12
3056340										16
3654744	M5	10	3,95	2	2,77	3,27	5,3	9,2	1,2	8
3654745										10
3654746										12
3654748										16
3654749										20