




DIN 913 C

~ISO 7051

450 HV

Norm zurückgezogen

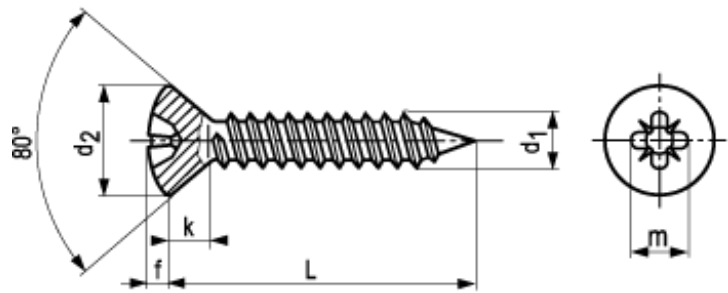

BN 14067

Linsensenk- Blechschrauben

mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z und Spitze Form C

Stahl einsatzgehärtet 450 HV

verzinkt-blau

- ~UNI 6956 AB
- ~ČSN 021239



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.



[3D Cadenas](#)

Article#	d ₁	d ₂ max.	f~	k~		m~	L
2098814	ST 2,2	4,3	0,7	1,3	1	2,4	6,5
2098822							9,5
2098830							13
2098849							16
2098857	ST 2,9	5,5	0,9	1,7	1	3,1	6,5
2098865							9,5
2098873							13
2098881							16
2098903							19
2098911							25
2098938	ST 3,5	6,8	1,2	2,1	2	4,3	9,5
2098946							13
2098954							16
2098962							19
2098970							25
2098989							32
2098997							38
2099004	(ST 3,9)	7,5	1,3	2,3	2	4,4	9,5
2099012							13
2099020							16
2099039							19
2099047							25
2099055	ST 4,2	8,1	1,4	2,5	2	4,6	9,5
2099063							13
2099071							16
2099098							19

Article#	d ₁	d ₂ max.	f~	k~		m~	L
2099101	ST 4,2	8,1	1,4	2,5	2	4,6	25
2099128							32
2099136							38
2099144							45
2099152							50
2099160	ST 4,8	9,5	1,5	3	2	5,1	13
2099179							16
2099187							19
2099195							25
2099209							32
2099217							38
2099225							45
2099233							50