



EAN:	4013288155313	Abmessung:	195x130x55 mm
Teilenr:	05051045001	Gewicht:	731 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt Zyklus	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041200



- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Auch als Schraubendreher einsetzbar
- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel
- Falttasche zur Befestigung am Gürtel

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed Knarre, 1/4"

Ratschen und Schrauben im Kraftform Kompakt Format. Inklusive Zyklus-Knarre: Unglaublich hohe Schraubgeschwindigkeit. Vereint 5 Knarrentypen in einer Knarre. Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Frei schwenkbarer Knarrenkopf; definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher. Einfache Druckknopfauflösung; Links- /Rechtsumschaltung, feinverzahnt, kleiner Rückholwinkel von 5°. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. 26-teilig in Falttasche zur Befestigung am Gürtel. 1 Zyklus-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 7 Zyklus-Nüsse (metrisch), 1 Zyklus-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Verbindungsteil, 16 Bits in 50 mm Länge.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



8000 A
05003500001 1 x 1/4" x 152 mm



8794 LA
05003526001 1 x 1/4" x 150 mm



855/4 TZ PZ
05060005001 1 x PZ 1 x 50 mm
05060010001 1 x PZ 2 x 50 mm



800/4 Z
05059330001 1 x 1 x 5,5 x 50 mm



8790 HMA
05003504001 1 x 5,5 x 23 mm
05003505001 1 x 6 x 23 mm
05003506001 1 x 7 x 23 mm
05003507001 1 x 8 x 23 mm
05003509001 1 x 10 x 23 mm
05003511001 1 x 12 x 23 mm
05003512001 1 x 13 x 23 mm



8784 A1
05003529001 1 x 1/4" x 1/4" x 37 mm



851/4 TZ PH
05059805001 1 x PH 1 x 50 mm
05059810001 1 x PH 2 x 50 mm
05059815001 1 x PH 3 x 50 mm



867/4 Z TORX®
05060132001 1 x TX 10 x 50 mm
05060133001 1 x TX 15 x 50 mm
05060134001 1 x TX 20 x 50 mm
05060135001 1 x TX 25 x 50 mm
05060136001 1 x TX 27 x 50 mm
05060137001 1 x TX 30 x 50 mm



840/4 Z Hex-Plus
05059605001 1 x 3 x 50 mm
05059610001 1 x 4 x 50 mm
05059615001 1 x 5 x 50 mm
05059620001 1 x 6 x 50 mm



K70
11990176 1 x 70 x 50 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre
3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre
mit Sicherheitsverriegelung 5.
Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher




Die Zyklop Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar



Alle Zyklop Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel

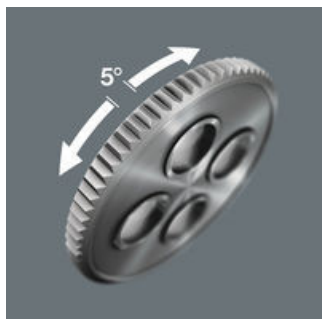

Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de