

840/9 C Bits Hex-Plus, 2 x 44 mm

Bits für Innensechskant-Schrauben



EAN:	4013288168313	Abmessung:	44x4x4 mm
Teilenr:	05135269001	Gewicht:	3 g
Artikel-Nr:	840/9 C	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Für Innensechskantschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb
- Passend für Delvo, Densei, etc.

Harte Bits für Innensechskantschrauben. Mit Hex-Plus Profil, das rundgedrehte Schraubenköpfe verhindert. Antrieb: 4 mm Halfmoon für den direkten Maschinenanschluss.

Weblink


https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_9_c.html

Wera - 840/9 C
05135269001 - 4013288168313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb

Hex-Plus

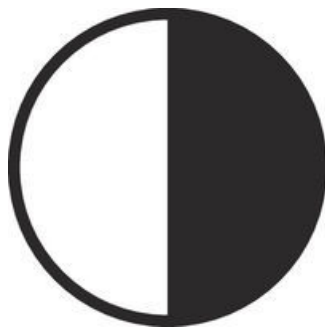

Halfmoon, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 9. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Delvo, Densei etc.



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	 mm	 mm	 inch	 mm
05135268001	1,5	44	1 47/64	2,6
05135269001	2,0	44	1 47/64	2,6

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_9_c.html

Wera - 840/9 C

05135269001 - 4013288168313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de