

Produktinformation

12 40 200

Selbsteinstellende Abisolierzange



- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
- Leichtgängige Mechanik
- Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
- Geringes Gewicht
- Für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

WW



Allgemein

Artikel-Nr.	12 40 200
EAN	4003773026662
Gewicht	202 g
Abmessungen	200 x 70 x 25 mm

Technische Attribute

Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,03 — 10,0 mm ²
Längenanschlag	3 – 18 mm
AWG	32 — 7

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



12 40 200: Einstellbarer Längenanschlag



12 40 200: Präzises Abisolieren ohne Beschädigung des Leiters

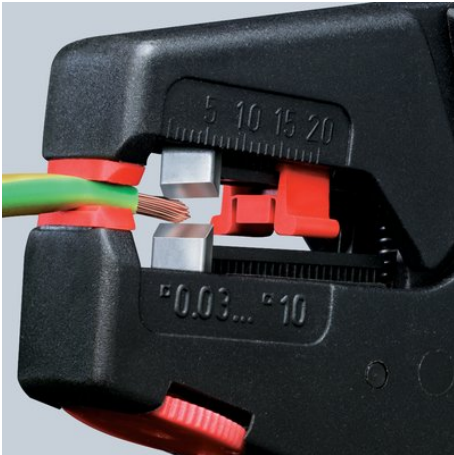

12 40 200: Präzises Abisolieren ohne Beschädigung des Leiters