

Produktinformation

12 42 195

KNIPEX MultiStrip 10

Automatische Abisolierzange



- Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm²
- Vertieft liegender Drahtschneider
- Universelle Messergeometrie – robust und langlebig
- Optimale Griffgestaltung mit hervorragender Haptik
- Vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm²
- Keine manuelle Feinjustierung notwendig
- Keine Beschädigung der Leiter
- Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
- Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
- Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

WVA



Allgemein

Artikel-Nr.	12 42 195
EAN	4003773054580
Gewicht	136 g
Abmessungen	195 x 120 x 27 mm


Technische Attribute

Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,03 — 10,0 mm ²
AWG	32 — 7

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

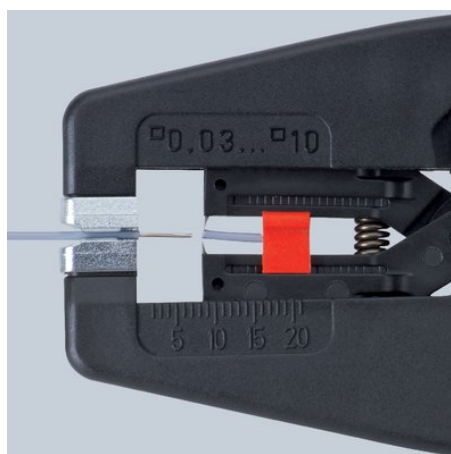

Klemmbacken aus Stahl verhindern ein Durchrutschen des Leiters



Drahtschneider bis 10 mm² mehrdrähtig

Präzises Abisolieren von 0,03 bis 10 mm² ohne Nachjustierung Drahtschneider bis 10 mm² mehrdrähtig

