


Produktinformation

97 49 08

- Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen

Crimpeinsatz

Für isolierte + unisolierte Aderendhülsen

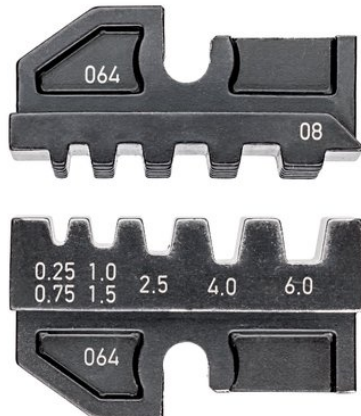

Allgemein

Artikel-Nr.	97 49 08
EAN	4003773030874
Gewicht	49 g

Technische Attribute

Nennmaß	0,25 – 6,0 mm²
Anwendung	isolierte + unisolierte Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	0,25 — 6 mm²
Anzahl der Nester	5
AWG	23 — 10

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112820

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten