


Produktinformation

97 49 15

- Anwendung: Fahnenstecker und unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm²

Crimpeinsatz

Für Fahnenstecker und unisolierte offene Steckverbinder

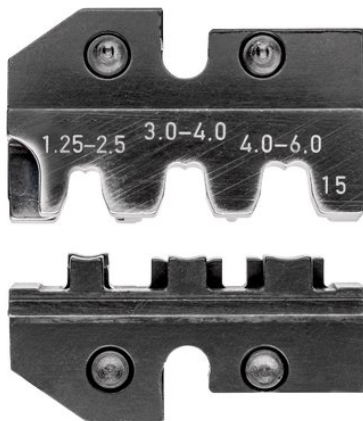

Allgemein

Artikel-Nr.	97 49 15
EAN	4003773043164
Gewicht	56 g

Technische Attribute

Nennmaß	1,0 – 2,5 + 1,0 – 6,0
Anwendung	1. Crimpnest: Für Fahnenstecker bzw. Winkelflachsteckhülsen nach DIN 46346 Form A (1,5-2,5mm ²) 2 + 3 Crimpnest: Für unisolierte offene Flachsteckverbinder (gerade Version) nach DIN 46247 (2,5 – 6mm ²)
Kapazität Quadratmillimeter	1,25 — 2,5 / 3 — 6 mm ²
Anzahl der Nester	2
AWG	17 — 13 / 17 — 10

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112820

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten