

Linia Extrem

Extrem line

Prezentacja najważniejszych funkcji produktu
Presentation of the most important functions of the product

POLSKI
PRODUKT



1

4 gniazda
z uziemieniem
4 grounded socket



2

Gniazda IP44 z klapką
IP44 sockets with a flap



3

Gumowa uszczelka
gniazda
Rubber socket gasket



4

Wylłącznik termiczny
Thermal switch




5

Zalewana wtyczka IP44
Moulded IP44 plug



6

Solidny ergonomiczny
uchwyt
Solid ergonomic handle

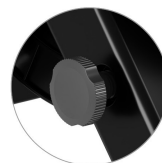

7

Blokada obrotu bębna
Cable reel rotation lock



8

Obracający się uchwyt
zwijania bębna
Rotary handle


NOWOŚĆ

KEL EXTREM

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES:

typ gniazda / socket type: **francuski z kołkiem, 4x2p+Z**
przewód / wire: **H05RR-F czarny**
przekrój / cross-section: **3x1,5 mm² lub 3x2,5 mm²**

Przewód / wire	3x1,5 mm ²	3x2,5 mm ²
	1380 W, 6A	1380 W, 6A
	3680 W, 16 A	3680 W, 16 A

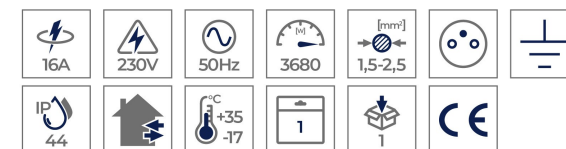

Gniazda z kołkiem (Typ E)
Socket type french (Type E)

Indeks Index	EAN	Model	Przekrój Cross section	Długość Length
W-100020	5902273430322	PB-EXT/10M/3X1,5/H05RR-F	3x1,5	10
W-100021	5902273430339	PB-EXT/10M/3X2,5/H05RR-F	3x2,5	10
W-100022	5902273430346	PB-EXT/15M/3X1,5/H05RR-F	3x1,5	15
W-100023	5902273430353	PB-EXT/15M/3X2,5/H05RR-F	3x2,5	15
W-100024	5902273430360	PB-EXT/20M/3X1,5/H05RR-F	3x1,5	20
W-100025	5902273430377	PB-EXT/20M/3X2,5/H05RR-F	3x2,5	20
W-100026	5902273430384	PB-EXT/25M/3X1,5/H05RR-F	3x1,5	25
W-100027	5902273430391	PB-EXT/25M/3X2,5/H05RR-F	3x2,5	25
W-100028	5902273430407	PB-EXT/30M/3X1,5/H05RR-F	3x1,5	30
W-100029	5902273430414	PB-EXT/30M/3X2,5/H05RR-F	3x2,5	30
W-100030	5902273430421	PB-EXT/40M/3X1,5/H05RR-F	3x1,5	40
W-100031	5902273430438	PB-EXT/40M/3X2,5/H05RR-F	3x2,5	40
W-100032	5902273430445	PB-EXT/50M/3X1,5/H05RR-F	3x1,5	50